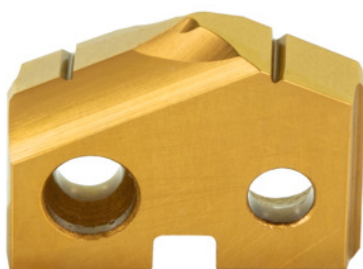


**HOLEX****Płytki do wiertel z zastrzeniem HSS, TiN, Ø D: 13,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232282 13,5
GTIN	4062406095994
Klasa artykułu	22F

**Opis****Wykonanie:**

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.

Z łamaczem wiórów. Zaostrzone ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.

**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

kąt wierzchołkowy: 132 stopni

dla elementu podstawowego typu: 13

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/obr,

posuw f w stali INOX > 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,17 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø D	13,5 mm
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/obr,
dla elementu podstawowego typu	13
posuw f w stali INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	1
powłoka	TiN

Gatunek	TiN
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
kąt wierzchołkowy	132 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia