


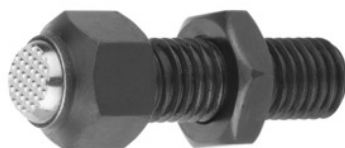

Podstawki wahliwe z regulacją z rowkami, gwint zewnętrzny, gwint M: M16



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370066 M16
GTIN	2050001961983
Klasa artykułu	37K

Opis

Wykonanie:

kulka ze stali do łożysk kulkowych.

- korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej
- kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

rozwartość klucza SW: 24 mm

Ø zewn. D₁: 10,5 mm

długość l: 20,7 mm

długość kołnierza L₂: 40 mm

nośność maksymalna (statyczna): 25 kN

Opis techniczny

Ø zewn. D ₁	10,5 mm
długość kołnierza L ₂	40 mm
nośność maksymalna (statyczna)	25 kN
gwint M	M16
długość l	20,7 mm

rozwartość klucza SW

24 mm