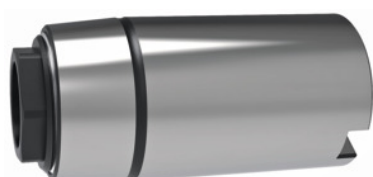


Garant**Adapter Głowica frezarska / tulejka zaciskowa ER, \varnothing trzpienia d1: 27 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301113 27
GTIN	4062406099046
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Otwór, powierzchnia styku na kołnierzu i gniazdo tulejki zaciskowej ER szlifowane, korpus przetoczony po utwardzeniu w celu uzyskania optymalnej współosiowości i wyważenia. Możliwie jak najkrótszy wysięg z wewnętrzną nakrętką mocującą (opcjonalnie można stosować z podkładką uszczelniającą). Nawiercona śruba dociągająca w celu chłodzenia wewnętrznego.

Zastosowanie:

Bardzo elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie, które zmienia dowolną oprawkę do głowicy frezarskiej w uchwyt tulejki zaciskowej.

w dostawie::

Z nakrętką mocującą ER (wewnątrz), śruby dociągające.

Wyp. dodatkowe:

Podkładki uszczelniające nr 309630; 309635.

wskazówka:

Odpowiednie nakrętki mocujące nr 309621.

chłodzenie wewnętrzne: tak

do tulejek zaciskowych ER: 32

\varnothing zewn. D: 60 mm

Długość całkowita L: 94 mm

Opis techniczny

Długość całkowita L	94 mm
\varnothing zewn. D	60 mm

do tulejek zaciskowych ER	32
norma	DIN 6357
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów do głowic frezarskich

Akcesoria

Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d 9 mm	309635 9
Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d 7 mm	309635 7
Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d 18 mm	309635 18
Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d 11 mm	309635 11
Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d 8 mm	309635 8
Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d 15 mm	309635 15
Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d 4 mm	309635 4
Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d 10 mm	309635 10
Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d 19 mm	309635 19
Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d 3 mm	309635 3
Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d 6 mm	309635 6
Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d 12 mm	309635 12

Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d
13 mm

309635 13

Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d
14 mm

309635 14

Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d
16 mm

309635 16

Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d
17 mm

309635 17

Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d
5 mm

309635 5

Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d
20 mm

309635 20

Podkładki uszczelniające do 309615 / 309621 Ø chwytu d
SATZ mm

309635 SATZ