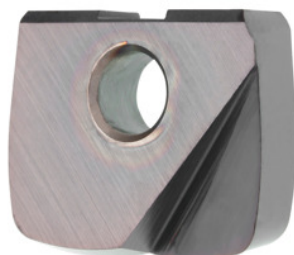


Garant**Frezarska płytką skrawająca Ø 16 mm stożkowy ścięty, Typ: ALU****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 212772 ALU |
| GTIN | 4062406103156 |
| Klasa artykułu | 21A |

Opis**Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· **Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: $\pm 0,015$ mm.**

posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór: 0,16 mm

Gatunek: HU7810

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|--------|
| typ | ALU |
| Gatunek | HU7810 |
| promień naroża | 1 mm |
| Materiał ostrza | HM |
| Promień Wiper osiowy | 35 mm |
| Promień Wiper promieniowy | 70 mm |
| Promień ostrza R_1 | 1 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| długość ostrzy L_c | 8 mm |
| posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór | 0,16 mm |
| liczba wymian/ostrzy | 1 |
| Rodzaj produktu | płytką skrawającą do frezowania |