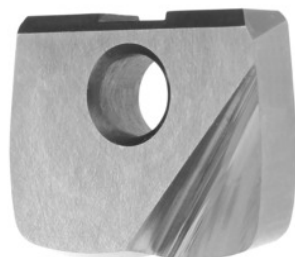


**Garant****Frezarska płytko skrawająca Ø 12 mm stożkowy ścięty, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212764 ALU
GTIN	4062406103125
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany:  $\pm 0,015$  mm.

posuw  $f_z$  w aluminium dającym krótki wiór: 0,1 mm

Gatunek: HU7810

**Opis techniczny**

Gatunek	HU7810
promień naroża	1 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Promień Wiper osiowy	25 mm
Promień Wiper promieniowy	50 mm
Promień ostrza $R_1$	1 mm

długość ostrzy $L_c$	6 mm
posuw $f_z$ w aluminium dającym krótki wiór	0,1 mm
liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania