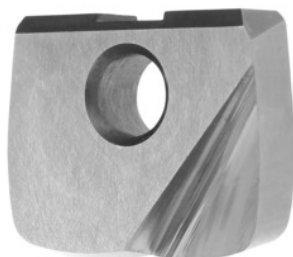


Garant**Frezarskie płytki skrawające Ø 25 mm stożkowy ścięty, Typ: ALU****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 212788 ALU |
| GTIN | 4062406103316 |
| Klasa artykułu | 21A |

Opis**Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: $\pm 0,015$ mm.

posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór: 0,24 mm

Gatunek: HU7810

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|--------|
| typ | ALU |
| Gatunek | HU7810 |
| promień naroża | 4 mm |
| Materiał ostrza | HM |
| Promień Wiper osiowy | 50 mm |
| Promień Wiper promieniowy | 100 mm |
| Promień ostrza R_1 | 4 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| długość ostrzy L_c | 12,5 mm |
| posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór | 0,24 mm |
| liczba wymian/ostrzy | 1 |
| Rodzaj produktu | płytko skrawająca do frezowania |