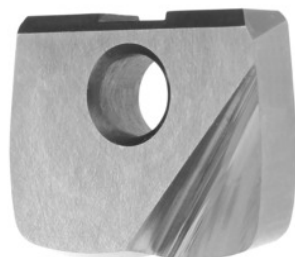


Garant**Frezarska płytko skrawająca Ø 32 mm stożkowy ścięty, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212796 ALU
GTIN	4062406103347
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: $\pm 0,015$ mm.

posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór: 0,3 mm

Gatunek: HU7810

Opis techniczny

typ	ALU
Gatunek	HU7810
promień naroża	4 mm
Materiał ostrza	HM
Promień Wiper osiowy	70 mm
Promień Wiper promieniowy	140 mm
Promień ostrza R_1	4 mm

długość ostrzy L_c	16 mm
posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór	0,3 mm
liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania