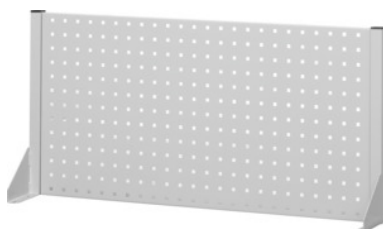


**Ściana perforowana tylna, Wysokość 481 mm, pasują do typu: 1250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	929650 1250
GTIN	4062406118655
Klasa artykułu	92W

Opis**Wykonanie:**

Stojaki z blachy stalowej 40×40 mm do mocowania na blatach roboczych. Pomiędzy blach perforowana stalowa.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

wskazówka:

Artykuły montowane na słupkach nośnych nie nadają się do wieszania na ściankach perforowanych.

Opis techniczny

głębokość	25 mm
wykonanie ściany perforowanej	jednostronne
wysokość	481 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Atrybut nazwy produktu	Wysokość 481 mm
Rodzaj produktu	Ściany z blachy perforowanej

