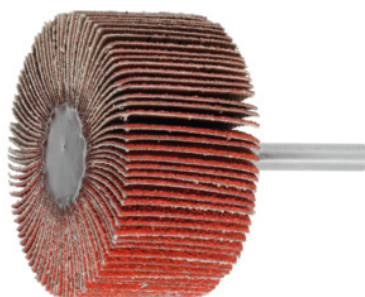


**Ściernice wachlarzowe, (CER), ziarno 80,, Ø główki×szer.: 20X20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554160 20X20
GTIN	4062406123901
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

Ściernica płytkowa z **ziarnem ceramicznym (CER)**.

**Zastosowanie:**

Przed wszystkim do pbróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: Ceramika

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 20000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 38200 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

ziarnistość	80
maksymalna prędkość obrotowa	38200 min <sup>-1</sup>
Ø chwytu	6 mm
zalecana prędkość obrotowa	20000 min <sup>-1</sup>

szerokość główki	20 mm
Ø główki	20 mm
Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	Ceramika
Atrybut nazwy produktu	ziarno 80,