


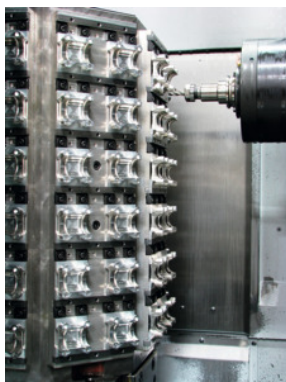

Klamra zaciskowa Pitbull tępa, gwint M: M10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370030 M10
GTIN	4046368560752
Klasa artykułu	37M

Opis

Wykonanie:

- element zaciskowy ze śrubą szcześciokątną DIN 912 z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym, odpornym na działanie oleju
- bezpieczne, dokładne mocowanie
- niewielkie wymiary konstrukcji, stąd mniej konturów kolizyjnych.

Stępione brzegi do prac ogólnych.

Zastosowanie:

Idealne do mocowania wielopunktowego.

B_{H9} : 25,4 mm

H: 18,03 mm

B_1 : 10,2 mm

H_1 : 11,4 mm

wysokość H_2 : 6,3 mm

szerokość zacisku: 25,4 mm

Opis techniczny

odcinek zaciskania	1,7 mm
szerokość zacisku	25,4 mm

wysokość H_2	6,3 mm
gwint M	M 10
siła mocowania	26 kN
H	18,03 mm
materiał	stal
H_1	11,4 mm
B_1	10,2 mm
B_{H9}	25,4 mm
maks. moment dokręcania	40 N·m