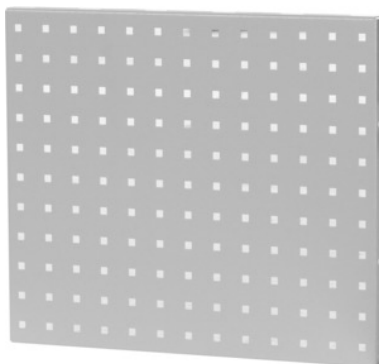


Garant GRIDLINE

Ścianka perforowana ESD do ramienia wychyłnego, Typ: 1**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972144 1
GTIN	4062406167530
Klasa artykułu	9GW

Opis**Wykonanie:**

Ze sztywnej, zaginanej blachy stalowej, z możliwością pochylania do 45°. Montaż jest możliwy w górnym lub dolnym odcinku kolumny nośnej, odpowiadającym 1/3 jej długości.

Pasuje do :

Do montażu na ramieniu wychyłnym nr 972140.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD.**

wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

wysokość: 420 mm

szerokość: 481 mm

Opis techniczny

szerokość	481 mm
wysokość	420 mm
wykonanie ściany perforowanej	jednostronne

Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Ściany z blachy perforowanej