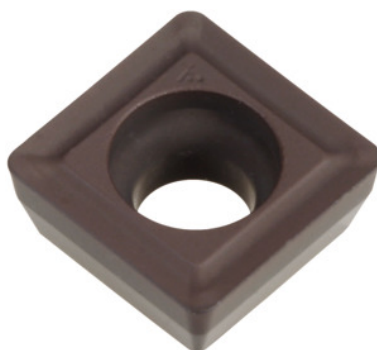


Garant**SOGX 060305, HB6715, Typ: GG**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	234047 GG
GTIN	4045197742339
Klasa artykułu	21E

Opis

Pasuje do:

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

Zalecenie:

Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.

wskazówka:

Nie stosować jako ostrze wewnętrzne (dla ostrzy wewnętrznych konieczny jest materiał ostrzy HB630).

posuw f: 0,05 - 0,18 mm/obr.

Opis techniczny

typ	GG
Seria	Power Drill
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 060305
Gatunek	HB6715
Materiał ostrza	HM

posuw f	0,05 - 0,18 mm/obr.
Rodzaj produktu	Wiercenie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	200 m/min	K
suchy	nadają się		