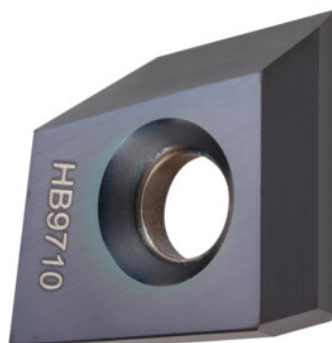


Garant**BGHX 15L5 PCTR, HB9710, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214547 GG
GTIN	4045197762108
Klasa artykułu	21B

Opis**Zastosowanie:**

Do powierzchni o chropowatości poniżej $R_z 3 \mu\text{m}$. Tylko do obróbki na sucho.

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 1 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 5 \text{ mm}$.

posuw f_z na ząb: 0,2 mm

Opis techniczny

typ	GG
posuw f_z na ząb	0,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BGHX 15L5 PCTR
Gatunek	HB9710
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	220 m/min	K
suchy	nadaje się		