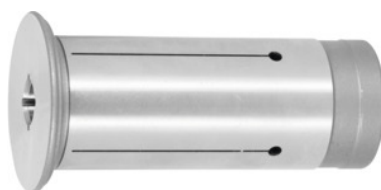


**Garant****Tulejka redukcyjna z chłodzeniem, Ø 12 mm, Ø mocowania D1: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302135 6
GTIN	4045197763228
Klasa artykułu	31G

**Opis****Wykonanie:**

Ze szczelinami kanalików chłodziwa.

**Zastosowanie:**

- Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.
- Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.
- Najwyższy moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania w porównaniu z mocowaniem bezpośrednim.
- Dokładność ruchu obrotowego  $\pm 5 \mu\text{m}$  (dokładność systemu przy  $3 \times D$ ).
- Dokładność ruchu obrotowego  $\pm 2 \mu\text{m}$  (dla tulejki redukcyjnej).
- Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.

**Pasuje do:**

Hydrauliczne uchwyty zaciskowe o Ø chwytu 12 mm.

**Opis techniczny**

Ø D	12 mm
Długość całkowita L	47 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	6 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 12 mm
dokładność ruchu obrotowego systemu	5 $\mu\text{m}$

Rodzaj produktu

Tulejki redukcyjne