


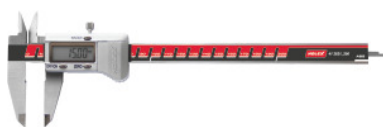

## Suwmiarka cyfrowa ABS, Zakres pomiarowy: 200mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	412821 200
GTIN	4045197770257
Klasa artykułu	42A

### Opis

#### Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Suwmiarka cyfrowa ze **skalą do pomiarów bezwzględnych**, bez konieczności zerowania. Po ok. 5 min układ elektroniczny samoczynnie wyłącza się.

- **Liniał szklany zapewnia bardzo wysoką dokładność.**
- **Układ elektroniczny jest oddzielony od korpusu i zamontowany bezpośrednio w części przesuwnej. Nacisk pomiarowy jest przenoszony bezpośrednio na szczęki pomiarowe. Dzięki temu suwmiarka jest mniej podatna na błędy i ma dłuższą trwałość.**
- **Solidny korpus metalowy.**

#### w dostawie::

Z baterią nr 081560, wielk. CR2032.

### Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 200 mm
automatyczne wyłączenie	tak
długość szczęk	50 mm
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
odczyt	0,0005 cal
Materiał obudowy	Metal
norma	ISO 13385
odczyt	0,01 mm

przełączalny odczyt	mm / cale
z głębokościomierzem	tak
Kalibracja	A1
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 0,03$ mm
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412230
Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412236