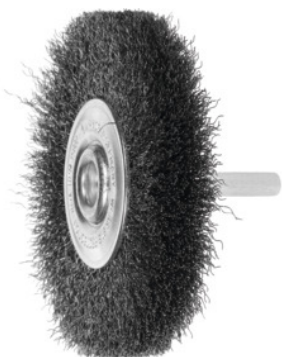


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowe szczotki druciane drut stalowy, 0,20 mm, Ø szczotki
D1 x szerokość drutu L1: 80X18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574100 80X18
GTIN	4017359015810
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

Ø szczotki D₁: 80 mm

szerokość szczotki: 18 mm

wysokość drutu H₁: 20 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 15000 min⁻¹

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	80 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
wysokość drutu H ₁	20 mm

szerokość szczotki	18 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa