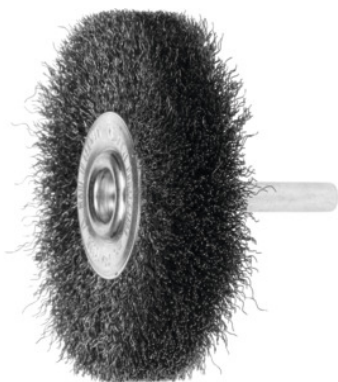


**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowe szczotki druciane drut stalowy, 0,20 mm, Ø szczotki  
D1 x szerokość drutu L1: 70X16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574100 70X16
GTIN	4017359042823
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

**Zastosowanie:**

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeli, rdzy, czyszczenia.

**Opis techniczny**

Długość drutu H <sub>1</sub>	19 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min <sup>-1</sup>
Ø szczotki D <sub>1</sub>	70 mm
szerokość drutu L <sub>1</sub>	14 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
materiał pokrycia	drut stalowy

splot warkoczowy

falisty

Rodzaj produktu

Szczotka tarczowa