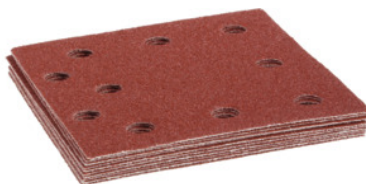


**Papier ścierny, zestaw 10-elementowy, 10 otworów, ziarnistość: 60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	557620 60
GTIN	4002395384761
Klasa artykułu	56Z

**Opis****Wykonanie:**

Stabilny, mocny papier E z powłoką korundową. Bardzo duża odporność na rozdzieranie. Tył z mocowaniem na rzepy dla szybkiej wymiany tarczy.

**Zastosowanie:**

Szlifowanie metalu i twardego drewna.

Specjalny system otworów do szlifierek oscylacyjnych nr 077326 SPS140.

szerokość: 115 mm

długość: 107 mm

ziarnistość: zgrubny

**Opis techniczny**

ziarnistość	60
ziarnistość	zgrubny
szerokość	115 mm
długość	107 mm
liczba otworów odsysających	10
liczba ściernic	10

