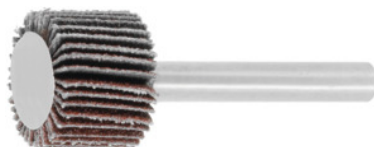


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 60,, Ø główki×szerokość główki: 20X15 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 554100 20X15 |
| GTIN | 4045197802392 |
| Klasa artykułu | 52E |

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 20000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 38200 min⁻¹

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Ø chwytu | 6 mm |
| szerokość główki | 15 mm |
| ziarnistość | 60 |
| maksymalna prędkość obrotowa | 38200 min ⁻¹ |
| zalecana prędkość obrotowa | 20000 min ⁻¹ |
| Ø główki | 20 mm |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Materiały ściernie | ziarna korundu (A) |
| oznaczenie ziarnistości | A |
| Atrybut nazwy produktu | ziarno 60, |