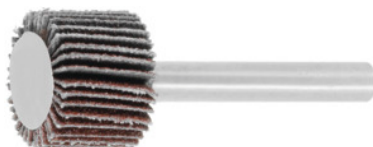


**HOLEX®**
**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 80,, Ø główki×szerokość główki: 20X15 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554200 20X15
GTIN	4045197803290
Klasa artykułu	52E

**Opis**
**Wykonanie:**

**Listki ściernicy umieszczone wachlarzowo** wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

**Zastosowanie:**

**Przed wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form**, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 20000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 38200 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

Ø główki	20 mm
Ø chwytu	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	38200 min <sup>-1</sup>
ziarnistość	80
szerokość główki	15 mm
zalecana prędkość obrotowa	20000 min <sup>-1</sup>

Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 80,