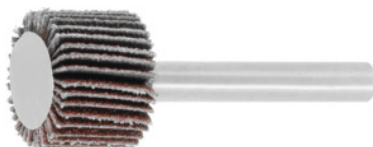


**HOLEX®****Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 240,, Ø główki×szerokość główki: 20X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554500 20X10
GTIN	4045197803467
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

**Zastosowanie:**

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 3 mm

zalecana prędkość obrotowa: 20000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 28000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

Ø chwytu	3 mm
zalecana prędkość obrotowa	20000 min <sup>-1</sup>
szerokość główki	10 mm
Ø główki	20 mm
ziarnistość	240
maksymalna prędkość obrotowa	28000 min <sup>-1</sup>

Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 240,