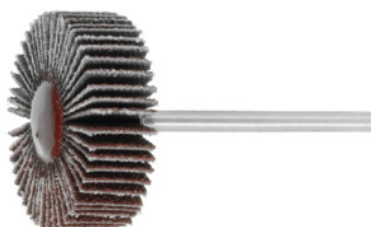


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 240,, Ø główki×szerokość główki: 3/30X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554500 3/30X10
GTIN	4045197803481
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 3 mm

zalecana prędkość obrotowa: 16000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 18000 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	18000 min ⁻¹
ziarnistość	240
Ø główki	30 mm
Ø chwytu	3 mm
zalecana prędkość obrotowa	16000 min ⁻¹

szerokość główki	10 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 240,