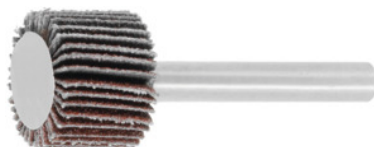


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 240,, Ø główki×szerokość główki: 20X15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554500 20X15
GTIN	4045197803498
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przed wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 20000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 38200 min⁻¹

Opis techniczny

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	20 mm
ziarnistość	240
szerokość główki	15 mm
maksymalna prędkość obrotowa	38200 min ⁻¹
zalecana prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹

Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 240,