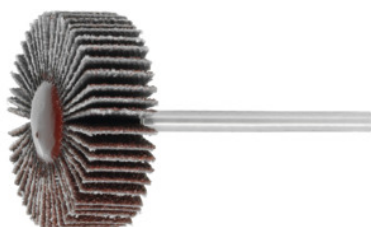


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 240,, Ø główki×szerokość główki: 40X20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554500 40X20
GTIN	4045197803511
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 12000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 19100 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	240
maksymalna prędkość obrotowa	19100 min ⁻¹
zalecana prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm
Ø główki	40 mm

szerokość główki	20 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 240,