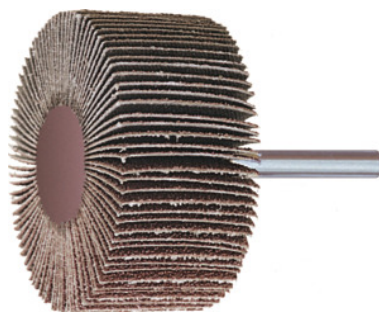


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 320,, Ø główki×szerokość główki: 30X5 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554600 30X5
GTIN	4045197803542
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 16000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 25400 min⁻¹

Opis techniczny

Ø główki	30 mm
ziarnistość	320
szerokość główki	5 mm
maksymalna prędkość obrotowa	25400 min ⁻¹

zalecana prędkość obrotowa	16000 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 320,