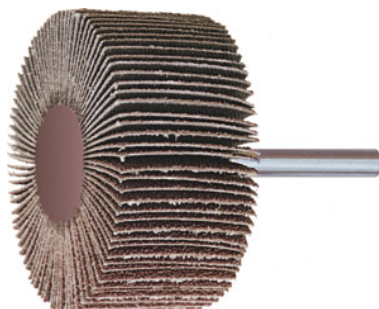


**HOLEX****Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 320,, Ø główki x szerokość główki:  
50X30mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554600 50X30
GTIN	4045197803559
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

**Zastosowanie:**

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

**Opis techniczny**

Ø chwytu	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15300 min <sup>-1</sup>
ziarnistość	320
zalecana prędkość obrotowa	9000 min <sup>-1</sup>
Ø główki	50 mm
szerokość główki	30 mm

Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 320,
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
suchy	nadaje się		