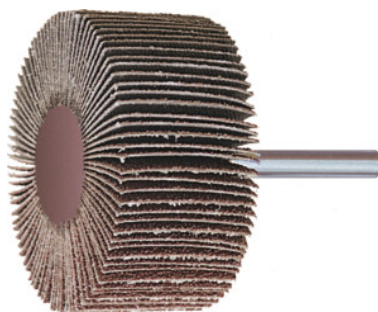


**HOLEX®****Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 240,, Ø główki×szerokość główki: 50X20 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	554500 50X20
GTIN	4045197803801
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

### Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 9000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 15300 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

Ø główki	50 mm
Ø chwytu	6 mm
ziarnistość	240
maksymalna prędkość obrotowa	15300 min <sup>-1</sup>

zalecana prędkość obrotowa	9000 min <sup>-1</sup>
szerokość główki	20 mm
Materiały ścierne	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 240,