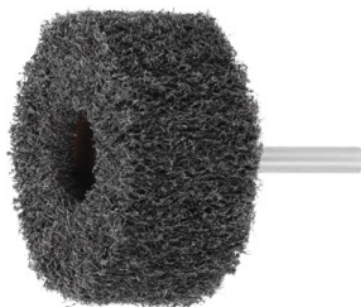


**HOLEX®****Ściernice wachlarzowe, Włóknina (SiC), zgrubny, Ø główki x szer.: 40X20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554971 40X20
GTIN	4045197803955
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia. Ø trzpienia 6 mm.

Ziarna z węgliku krzemu (SiC) o ostrych krawędziach zapewniają agresywne szlifowanie i **lekkie połyskujące wykończenie**.

**Zastosowanie:**

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: SiC

porównanie ziarnistości: 100

zalecana prędkość obrotowa: 7500 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 14000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

szerokość główki	20 mm
maksymalna prędkość obrotowa	14000 min <sup>-1</sup>
Ø główki	40 mm
Ø chwytu	6 mm

zalecana prędkość obrotowa	7500 min <sup>-1</sup>
Materiały ściernie	Walec z ziarna karborundowego
oznaczenie ziarnistości	SiC
porównanie ziarnistości	100
ziarnistość	zgrubny
Atrybut nazwy produktu	zgrubny