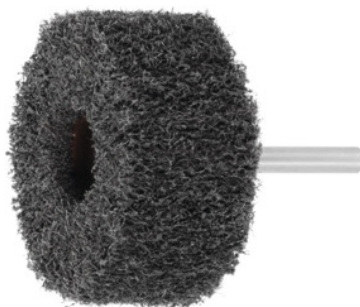


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, Włóknina (SiC), zgrubny, Ø główki x szer.: 80X50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554971 80X50
GTIN	4045197803979
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia. Ø trzpienia 6 mm.

Ziarna z węgliku krzemu (SiC) o ostrych krawędziach zapewniają agresywne szlifowanie i **lekko połyskujące wykończenie**.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: SiC

porównanie ziarnistości: 100

zalecana prędkość obrotowa: 4000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 7000 min⁻¹

Opis techniczny

Ø główki	80 mm
zalecana prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	7000 min ⁻¹

szerokość główki	50 mm
Materiały ściernie	Walec z ziarna karborundowego
oznaczenie ziarnistości	SiC
porównanie ziarnistości	100
ziarnistość	zgrubny
Atrybut nazwy produktu	zgrubny