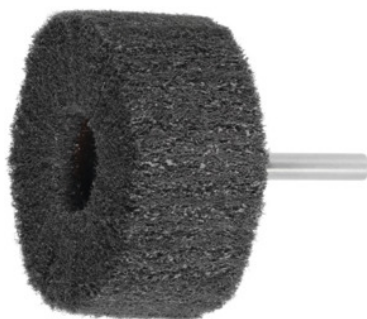


**HOLEX®****Ściernice wachlarzowe, Włóknina (SiC), średni, Ø główki×szer.: 40X20 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	554972 40X20
GTIN	4045197803986
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia. Ø trzpienia 6 mm.

Ziarna z węgliku krzemu (SiC) o ostrych krawędziach zapewniają agresywne szlifowanie i **lekko połyskujące wykończenie**.

### Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: SiC

porównanie ziarnistości: 180

zalecana prędkość obrotowa: 7500 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 14000 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

szerokość główki	20 mm
Ø chwytu	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	14000 min <sup>-1</sup>
zalecana prędkość obrotowa	7500 min <sup>-1</sup>

Ø główki	40 mm
Materiały ściernie	Walec z ziarna karborundowego
oznaczenie ziarnistości	SiC
porównanie ziarnistości	180
ziarnistość	średni
Atrybut nazwy produktu	średni