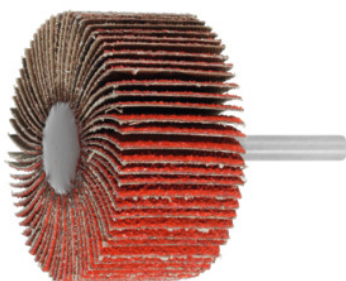


**Ściernice wachlarzowe, (CER), ziarno 60,, Ø główki×szer.: 60X30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554150 60X30
GTIN	4045197803818
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

Ściernica płytkowa z **ziarnem ceramicznym (CER)**.

Zastosowanie:

Nadaje się przede wszystkim do szlifowania wykańczającego i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: Ceramika

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 8000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 12700 min⁻¹

Opis techniczny

Ø główki	60 mm
Ø chwytu	6 mm
zalecana prędkość obrotowa	8000 min ⁻¹
szerokość główki	30 mm

maksymalna prędkość obrotowa	12700 min ⁻¹
ziarnistość	60
Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	Ceramika
Atrybut nazwy produktu	ziarno 60,