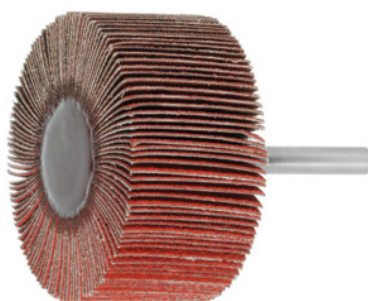


**Ściernice wachlarzowe, (CER), ziarno 120,, Ø główki×szer.: 60X30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554170 60X30
GTIN	4045197803832
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

Ściernica płytkowa z **ziarnem ceramicznym (CER)**.

**Zastosowanie:**

Przede wszystkim do pbróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: Ceramika

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 8000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 12700 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

Ø główki	60 mm
szerokość główki	30 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12700 min <sup>-1</sup>
zalecana prędkość obrotowa	8000 min <sup>-1</sup>

Ø chwytu	6 mm
ziarnistość	120
Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	Ceramika
Atrybut nazwy produktu	ziarno 120,