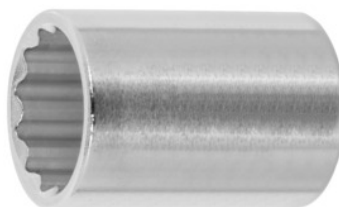


Garant**Nasadka 12-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 14 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 630929 14 |
| GTIN | 4062406231156 |
| Klasa artykułu | 61A |

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

wskazówka:

Klucze nasadowe 12-kątne GARANT i HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach całowych (GARANT: nr 630932; HOLEX: nr 630962).

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 19,6 mm

długość: 25 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------|---------|
| rozwartość klucza | 14 mm |
| Ø po stronie napędu | 19,6 mm |
| długość | 25 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
| materiał | stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia | chromowany |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |