


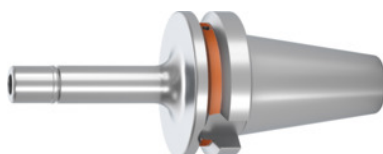

Oprawki precyzyjne do tulejek zaciskowych HiRunER, BT 40 A = 100, do tulejek zaciskowych ER: 11M ER



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302844 11M
GTIN	4062406243425
Klasa artykułu	31A

Opis techniczny

zakres mocowania	1 - 7 mm
Ø zewn. D	16 mm
Zamienne nakrętki mocujące ER	309618 11M
adapter	BT 40 A = 100
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
z otworem na Balluffchip	tak