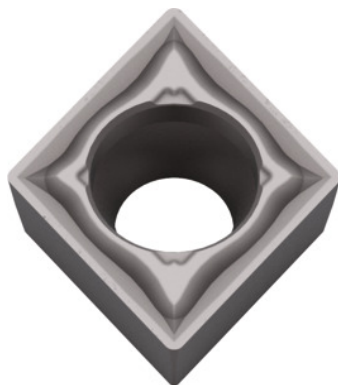


HOLEX®**CCMT 060204, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260210 HBT020
GTIN	4062406256975
Klasa artykułu	22D

Opis

CCMT 060204 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,12 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
powłoka	TiCN
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 060202
Gatunek	HBT020

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	PM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia