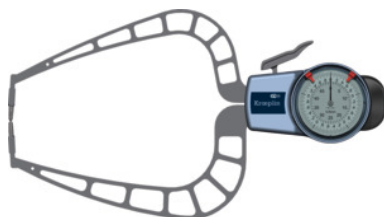


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych, z czujnikiem zegarowym,  
zakres pomiarowy: 0-50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	438555 0-50
GTIN	2050002043459
Klasa artykułu	46Q

**Opis****Wykonanie:**

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Stopień wychylenia ramienia ruchomego przenoszony jest na czujnik zegarowy, na którym można bezpośrednio odczytać wynik pomiaru.

**Funkcja:**

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**Zastosowanie:**

Do szybkiego pomiaru rowków zewnętrznych, grubości ścianek blach, rur, folii itp.

Kalibracja: C7

stopień ochrony IP: IP 65

odczyt: 0,05 mm

granica błędu: 0,05 mm

Ø kulki czujnika z HM: 3 mm

maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru): 167 mm

Ø czujnika zegarowego: 66 mm

**Opis techniczny**

maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru)	167 mm
zakres pomiarowy	0 - 50 mm

granica błędu	0,05 mm
odczyt	0,05 mm
Ø kulki czujnika z HM	3 mm
Ø czujnika zegarowego	66 mm
stopień ochrony IP	IP 65
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
Kalibracja	C7
Rodzaj produktu	Macki do pomiarów zewnętrznych

## Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn.	013850
Kalibracja DAkkS Zewn. / wewn. skrót	011320