


Kroepelin
Längenmesstechnik

Macki cyfrowe do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy: 10-30 mm

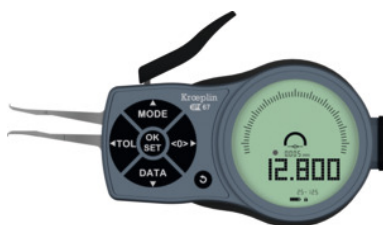

Dane zamówienia

Numer katalogowy	438965 10-30
GTIN	2050002040922
Klasa artykułu	46Q

Opis

Wykonanie:

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. **Cyfrowe wskazania wartości bezwzględnej.** Przez wprowadzenie **wartości zadanych (Preset)** można określać odchyłki od dowolnej wartości.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie 2 baterie nr 081561, rozm. LR3, instrukcja obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Adapter złącza nr 498954, wielk. A2, przewód do transmisji danych nr 497440.

Adapter radiowy nr 498954 rozm. A5.

stopień ochrony IP: IP 67

odczyt co: 0,01 mm

granica błędu: 0,03 mm

dokładność powtórzeń: 0,01 mm

Ø kulki czujnika z HM: 1 mm

minimalna szerokość rowka: 1,2 mm

maksymalna głębokość rowka: 5,2 mm

Opis techniczny

odczyt co	0,01 mm
-----------	---------

zakres pomiarowy	10 - 30 mm
minimalna szerokość rowka	1,2 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
Ø kulki czujnika z HM	1 mm
dokładność powtórzeń	0,01 mm
Liczba dołączonych baterii	2
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru)	85 mm
granica błędu	0,03 mm
maksymalna głębokość rowka	5,2 mm
nacisk pomiarowy	1,1 - 1,6 N
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
złącze	złącze Bluetooth
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	C7
Rodzaj produktu	Macki do pomiarów wewnętrznych

Usługi

Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn.	013850
Kalibracja DAkkS Zewn. / wewn. skrót	011320
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe Typ D1	497440 D1
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Przewody przyłączeniowe Typ D2	497440 D2
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Nadajnik Typ S2	498966 S2
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
Adaptory złącza Typ A2	498954 A2
Przewody przyłączeniowe Typ USB2	497440 USB2
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3