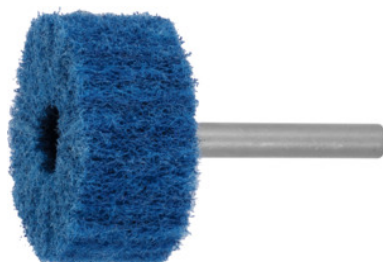


**Ściernice wachlarzowe, Włóknina (ZA), średni, Ø główki×szerokość główki:
20X15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554906 20X15
GTIN	4062406272326
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Wachlarzowate rozmieszczenie lamelek wokół osi narzędzia. Ø chwytu 6 mm.

Szczególnie wytrzymała włóknina o drobnej strukturze, zawierająca korund cyrkonowy (ZA).

Idealna do obróbki stali szlachetnych.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: ZA

porównanie ziarnistości: 180

zalecana prędkość obrotowa: 10000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 14000 min⁻¹

Opis techniczny

Ø główki	20 mm
zalecana prędkość obrotowa	10000 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	14000 min ⁻¹

szerokość główki	15 mm
oznaczenie ziarnistości	ZA
porównanie ziarnistości	180
ziarnistość	średni
Atrybut nazwy produktu	średni
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,