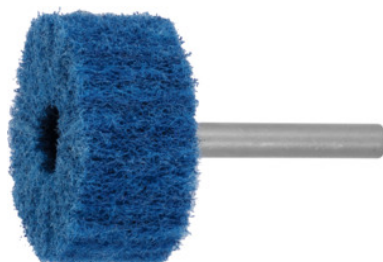


**Ściernice wachlarzowe, Włóknina (ZA), drobne, Ø główki×szerokość główki:
20X15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554908 20X15
GTIN	4062406272333
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia. Ø trzpienia 6 mm.

Szczególnie wytrzymała włóknina o drobnej strukturze, zawierająca korund cyrkonowy (ZA).

Idealna do obróbki stali szlachetnych.**Zastosowanie:**

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: ZA

porównanie ziarnistości: 280

zalecana prędkość obrotowa: 10000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 14000 min⁻¹

Opis techniczny

Ø główki	20 mm
zalecana prędkość obrotowa	10000 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	14000 min ⁻¹

szerokość główki	15 mm
oznaczenie ziarnistości	ZA
porównanie ziarnistości	280
ziarnistość	drobne
Atrybut nazwy produktu	drobne
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,