


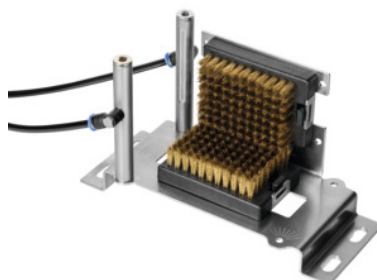

Stanowisko do czyszczenia narzędzi, Wersja: TC1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	358955 TC1
GTIN	4062406278427
Klasa artykułu	31E

Opis

Wykonanie:

- **Usuwa wióry i pozostałości chłodziwa powstałe w automatycznym procesie skrawania.**
- **Zmniejsza ryzyko uszkodzeń maszyn, komponentów i narzędzi.**
- **Oczyszcza m.in. frezy, wiertła i gwintowniki z przylegających wiórów, zapewniając tym samym bezpieczny proces produkcyjny.**
- **Click&Clamp – Wymienne szczotki do indywidualnych zastosowań.**

Stojak bazowy z nierdzewnej, szczotkowanej stali wysokostopowej do mocowania szczotek mosiężnych objętych zakresem dostawy. Dodatkowo można zamontować w czterech położeniach dwie dysze stalowe 358959 w celu połączenia do źródła sprężonego powietrza. Możliwość uzupełnienia o trzecią szczotkę do czyszczenia długich narzędzi lub chwytów narzędzi, z wykorzystaniem modułu rozszerzającego 358957 1.

Zastosowanie:

Do czyszczenia narzędzia i uchwytu narzędziowego, w szczególności w przypadku produkcji zautomatyzowanej. Montaż stanowiska do czyszczenia poprzez przykręcenie do wnętrza maszyny lub za pomocą opcjonalnych podstaw magnetycznych 358958 1. Osiowe i promieniowe przejazdy szczotek umożliwiają oczyszczanie narzędzia lub uchwytu narzędziowego podczas przeciwbieżnego ruchu obrotowego.

w dostawie::

Stojak bazowy, 2 dysze 358959 Air, 1 zestaw szczotek 358956 1, 2 przyłącza sprężonego powietrza z kształtką Y i węzłem 1,5 m.

długość L: 220 mm

szerokość B: 96 mm

wysokość H: 125 mm

Opis techniczny

długość L	220 mm
szerokość B	96 mm
wysokość H	125 mm
Rodzaj produktu	Urządzenie czyszczące

Akcesoria

Zestaw szczotek do czyszczenia, 2-el. Typ 1	358956 1
Moduł uzupełniający szczotek Typ 1	358957 1
Zestaw podstaw magnetycznych, 4-el. Typ 1	358958 1
Dysza do stanowiska do czyszczenia narzędzi Typ AIR	358959 AIR
Zestaw szczotek do czyszczenia, 2-el. Typ 2	358956 2
Dysza do stanowiska do czyszczenia narzędzi Typ HYDRO	358959 HYDRO
Zestaw szczotek do czyszczenia, 2-el. Typ 3	358956 3