


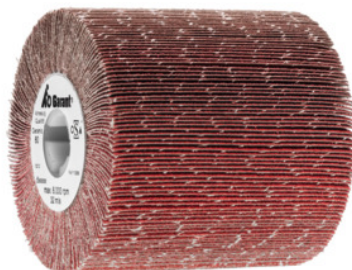

## Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno (CER), Ø 100×100 mm, Ziarnistość: 80



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	568463 80
GTIN	4062406287085
Klasa artykułu	51M

### Opis

#### Wykonanie:

Ułożone wachlarzowo listki z płótna ściernego wokół osi ściernicy. Standardowe wymiary Ø 100×100 mm lub wykonanie wąskie o Ø 100×50 mm do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o Ø 19 mm z wieloklinem. Płótno ścierne rowkowane.

#### Zastosowanie:

Ziarno ceramiczne (CER), idealne do obróbki stali nierdzewnych i stopów niklu. Duża wydajność obróbki ścierniej i chłodny szlif.

#### wskazówka:

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o Ø 100×50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

podłoże ścierniwa: płótno

zalecana prędkość obrotowa: 3700 min<sup>-1</sup>

### Opis techniczny

podłoże ścierniwa	płótno
zalecana prędkość obrotowa	3700 min <sup>-1</sup>
ziarnistość	80

Materiały ścierne	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	100 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×100 mm
Ø otworu	19 mm
Rodzaj produktu	Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami