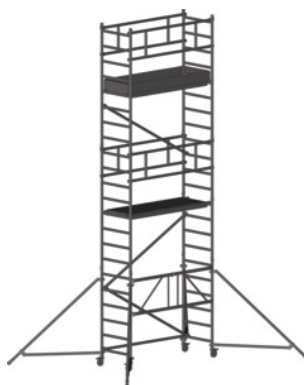


**Rusztowania składane, wykonanie normalne , wysokość platformy: 4550 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

966311 4550

GTIN

Klasa artykułu

96Z

Opis**Wykonanie:**

Rusztowanie składane; łatwo obsługiwana jedną ręką rama składana z solidnym przyciskiem blokującym: Blokowanie i zwalnianie zaledwie jednym kliknięciem. Opatentowany moduł półki. Lekkobieżna prowadnica nasadzana z twardego tworzywa sztucznego: Bez ukosowania podczas montowania ramy nasadzanej. Szerokość rusztowania: 0,72 m; długość rusztowania: 1,8 m. Kółka skrętne z hamulcem blokującym \varnothing 125 mm. Możliwość rozbudowy do wysokości roboczej maks. 7,65 m.

Norma:EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m²).

Nośność drabin i stopni: 200 kg
wysokość robocza około: 6,55 m
wysokość rusztowania: 5,65 m
masa: 111,2 kg

Opis techniczny

masa

111,2 kg

wysokość rusztowania

5,65 m

wysokość robocza około	6,55 m
Nośność drabin i stopni	200 kg
Rodzaj produktu	Rusztowania przejezdne