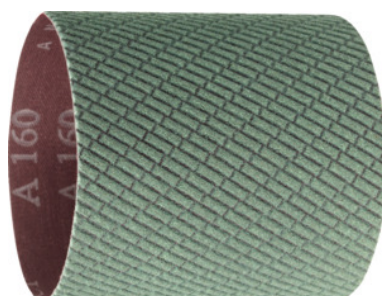


**3M****Minitaśmy ściernie Ø 100×100 mm, 337DC, ziarnistość: 80**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	568535 80
GTIN	8718734418603
Klasa artykułu	53M

## Opis

### Wykonanie:

Minitaśmy ściernie Ø 100×100 mm (320×100 mm).

Ścierniwo sprasowane w prostopadłościany. Wysoka gęstość ziaren zapewnia dużą trwałość. **Bez zatykania się**, dzięki umieszczonym kanałom. **Stać jakość powierzchni** w całym procesie szlifowania, również cienkich blach.

### Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570 – 568577 (otwór Ø 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min<sup>-1</sup>.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

3M oznaczenie ziarnistości: A300

## Opis techniczny

szerokość taśmy ścierniej	100 mm
Ø rolki taśmy ścierniej	100 mm
długość taśmy ścierniej	320 mm
3M oznaczenie ziarnistości	A300
ziarnistość	80

oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
oznaczenie producenta	337DC
Rodzaj produktu	Taśmy ścierne,