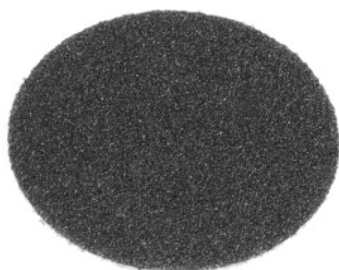


**Zestaw ściernic na rzepy (SiC) 100-elem., Ø 21 mm, ziarnistość: 600****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553970 600
GTIN	4027497149247
Klasa artykułu	53L

Opis**Wykonanie:**

Spód krążków jest laminowany welurem pętelkowym przyczepionym do gumowego talerza szlifierskiego mocowanego na rzepy nr 553995. Do szybkiej wymiany krążków.

Zastosowanie:

Do systemów mikroszlifowania. Maksymalna prędkość robocza patrz gumowe talerze szlifierskie mocowane na rzepy nr 553995.

Opis techniczny

Ø tarczy	21 mm
ziarnistość	600
Materiały ścierne	Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości	SiC
Atrybut nazwy produktu	Ø 21 mm
adapter	rzep
Rodzaj produktu	Krążki ścierne mocowane na rzepy

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
kamień	nadaje się		
suchy	nadaje się		