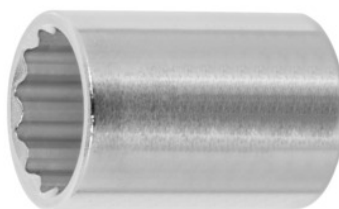


**HOLEX®****Nasadka 12-kątna, 1/4 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 1/2 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	630962 1/2
GTIN	4062406310950
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo czworokątne z otworem.

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 17,6 mm

długość: 24,8 mm

**Opis techniczny**

długość	24,8 mm
Ø po stronie napędu	17,6 mm
rozwartość klucza	1/2 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał	stal chromowo-wanadowa

powierzchnia	chromowany
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy