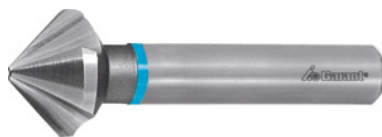


Garant**Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, 90°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150378 6
GTIN	4045197086273
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 1,5 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s: 5 mm

do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047: M3

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

tolerancje chwytu	h9
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,1 mm/obr,
Ø zewnętrzna	6 mm
Ø wiercenia wstępnego	1,5 mm
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	1,5 mm

do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M3
Ø chwytu D _s	5 mm
długość całkowita L	45 mm
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 335 C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Akcesoria

Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150378, w kasecie, 90° liczba pogłębiaczy 7	150381 7
Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150378, w kasecie, 90° liczba pogłębiaczy 6	150381 6
Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150378, w kasecie, 90° liczba pogłębiaczy 17	150381 17