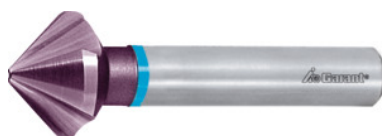


Garant
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, 90°, TiCN, Ø zewnętrzna: 8 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	150379 8
GTIN	4045197444752
Klasa artykułu	11M

Opis
Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 2 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047: M4

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,1 mm/obr,
Ø wiercenia wstępnego	2 mm
tolerancje chwytu	h9
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	2 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M4

Ø zewnętrzna	8 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
długość całkowita L	50 mm
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	TiCN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 335 C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Aksesoria

Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150379, w kasecie, 90° liczba pogłębiaczy 17	150385 17
Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150379, w kasecie, 90° liczba pogłębiaczy 7	150385 7
Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150379, w kasecie, 90° liczba pogłębiaczy 6	150385 6