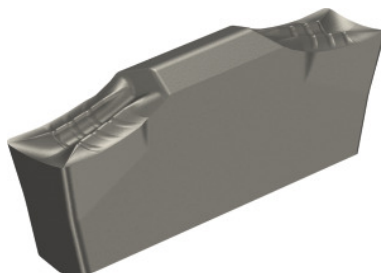


**HOLEX****Płytko do przecinania / wcinania i płytka skrawająca wersja neutralna,,  
HBG25, szerokość skrawania W: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	278029 4
GTIN	4062406381806
Klasa artykułu	22D

**Opis****Pasuje do :**

Uchwyt nr 278005 i 278015 – 278024.  
promień naroża: 0,3 mm  
Tolerancja szerokości skrawania W:  $\pm 0,04$  mm  
posuw f: 0,1 - 0,26 mm/obr,

**Opis techniczny**

Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,04$ mm
promień naroża	0,3 mm
Szerokość skrawania W	4 mm
posuw f	0,1 - 0,26 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HBG25
liczba wymian/ostrzy	1

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne