




**Płytko do przecinania / wcinania i płytka skrawająca Ostrze kuliste, HBG25, szerokość skrawania W: 4 mm**

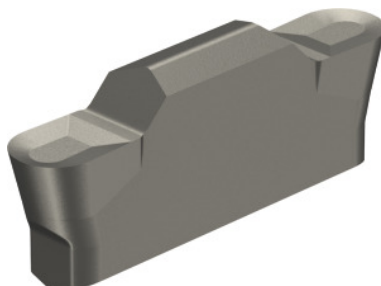

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	278036 4
GTIN	4062406381820
Klasa artykułu	22D

### Opis

**Pasuje do :**

Uchwyt nr 278005 i 278015 – 278024.  
Tolerancja szerokości skrawania W:  $\pm 0,04$  mm  
posuw f: 0,1 - 0,26 mm/obr,

### Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,26 mm/obr,
Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,04$ mm
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HBG25
liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

