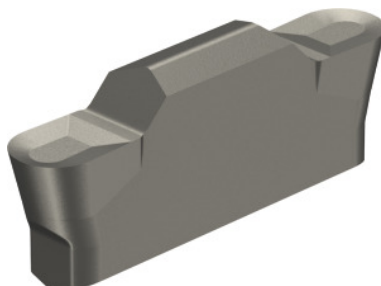


HOLEX**Płytko do przecinania / wcinania i płytka skrawająca Ostrze kuliste, HBG25, szerokość skrawania W: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	278036 3
GTIN	4062406381813
Klasa artykułu	22D

Opis**Pasuje do :**

Uchwyt nr 278005 i 278015 – 278024.
Tolerancja szerokości skrawania W: $\pm 0,04$ mm
posuw f: 0,07 - 0,2 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f	0,07 - 0,2 mm/obr,
Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,04$ mm
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HBG25
liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

